

# Технический паспорт

## Алюминиевая муфта с резьбой

Артикульный номер: 2046056



Аксессуар: соединительная муфта для труб с резьбой в соответствии с DIN EN 60423 для соединения электромонтажных труб с дугами 90°.



**Alu** Алюминий

### Исходные данные

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Артикульный номер           | 2046056                   |
| Тип                         | SVM40W ALU                |
| Обозначение 1               | Соедин. муфта из алюминия |
| Обозначение 2               | с резьбой                 |
| Производитель               | OBO                       |
| Размер                      | M40x1,5                   |
| Материал                    | Алюминий                  |
| Минимальная единица продажи | 20                        |
| Единица расхода             | Шт.                       |
| Масса                       | 4,27 кг                   |
| Единица веса                | кг/100 шт.                |


# Технический паспорт

## Алюминиевая муфта с резьбой

Артикульный номер: 2046056



### Размеры

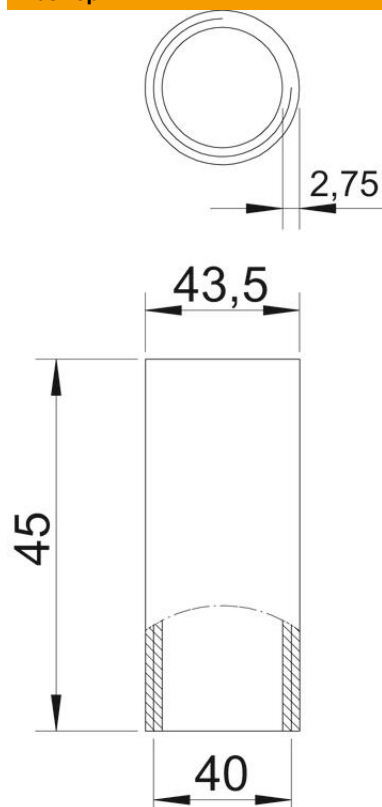

|               |         |
|---------------|---------|
| Длина         | 45 мм   |
| Размер D      | 43,5 мм |
| Размер d      | 40 мм   |
| Размер L      | 45 мм   |
| Размер m (мм) | M40     |
| Размер t      | 2,75 мм |

### Технические характеристики

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Исполнение                           | Резьба  |
| Для труб диаметром                   | 40 мм   |
| Резьба                               | M40x1,5 |
| Размер                               | 40      |
| Не содержит галогенов                | нет     |
| С инспекционным отверстием и крышкой | нет     |
| Сатинированная поверхность           | нет     |
| Полированная поверхность             | нет     |
| Диапазон рабочих температур макс.    | 250 C   |
| Диапазон рабочих температур мин.     | -45 C   |
| Двухсекционный                       | нет     |