


Технический паспорт

Шарнирный соединитель A2

Артикульный номер: 6066933

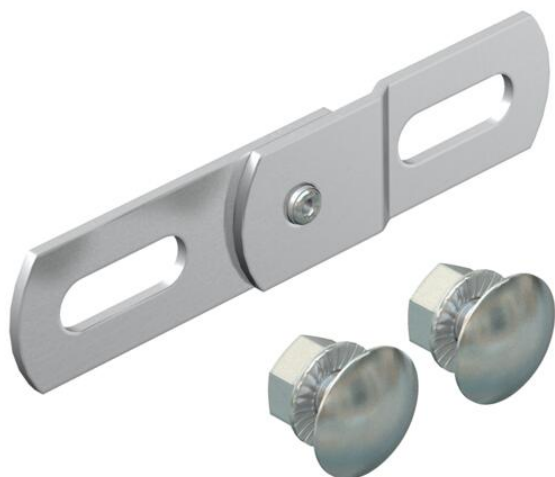

Шарнирный соединитель для вертикального углового ответвления кабельных каналов ВКК.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6066933
Тип	SV A2
Обозначение 1	Шарнирный соединитель
Обозначение 2	для системы ВКК
Производитель	OBO
Размер	19x88
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2188 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель А2

Артикульный номер: 6066933



Размеры

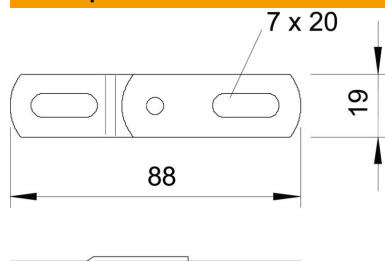

Размер	88 x 19
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель