

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798

Артикульный номер: 3404129



Шайба согласно DIN 6798, форма А.



CE

St

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3404129
Тип	SWS M12 G
Обозначение 1	Стопорная шайба
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,16 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

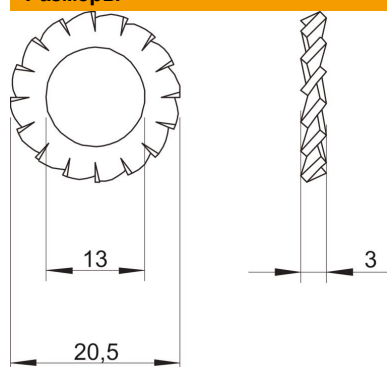

Высота	3 мм
Толщина листа	0,12 in
Размер D	0,81 in
Размер d	0,51 in
Размер d	13 мм
Размер d макс.	20,5 мм
Размер d мин.	20,5 мм
Размер h	3 мм

Технический паспорт

Стопорная шайба DIN 6798

Артикульный номер: 3404129



Технические характеристики

Резьба	M12
Внутренний диаметр	0,51 мм
Конструкция предохранительной шайбы	открытые внешние зубья