

Технический паспорт


Усиленный анкерный болт SZ-B

Артикульный номер: 3498752



Усиленный анкерный болт SZ для высоких нагрузок. Имеет специальную укороченную анкерную гильзу с тремя распорками и удлиненную резьбу, пластмассовое прессовочное кольцо обеспечивает прочное крепление деталей.

Благодаря специальной конструкции с удлиненной резьбой и укороченной анкерной гильзы этот вариант анкерного болта выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями и утвержден Европейским Техническим Стандартом ETA.

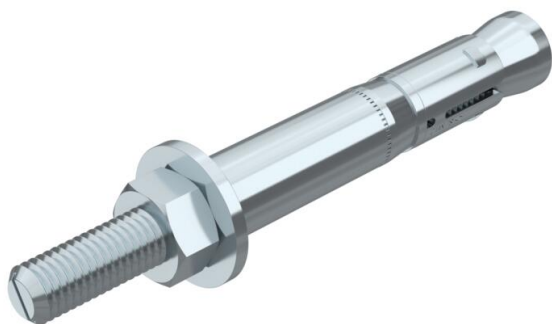

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3498752
Тип	SZ-B 18/0x142
Обозначение 1	Усиленный анкер SZ
Обозначение 2	с резьбой 30мм
Производитель	OBO
Размер	M12x142
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	21,123 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Длина	142 мм
Размер L	142 мм

Технический паспорт

Усиленный анкерный болт SZ-B

Артикульный номер: 3498752



Технические характеристики

Исполнение	Для вставления
Глубина отверстия	105 мм
Диаметр отверстия, мин.	18 мм
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Сила зажима	30 мм
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	12,3