


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны

Артикульный номер: 7408116

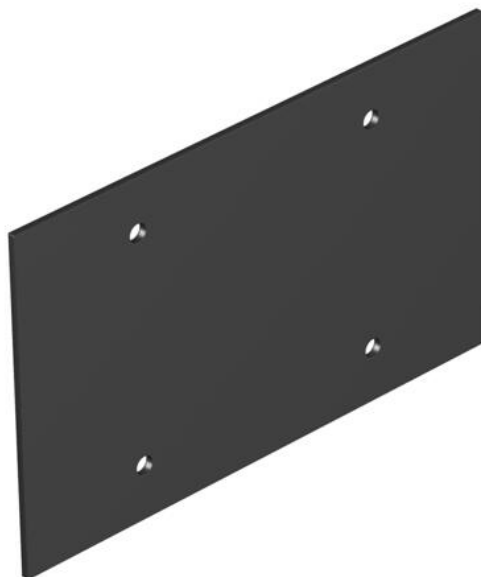

Накладка глухая для продольной стороны напольного бокса T12L (1/2 длины).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	7408116
Тип	T12L P02S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	без схемы перфорации для T12L
Производитель	OBO
Размер	142x88mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,22 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L глухая, для продольной стороны

Артикульный номер: 7408116



Размеры

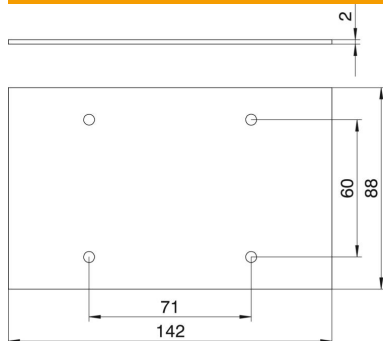

Длина	88 мм
Ширина	142 мм
Высота	2 мм

Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	0
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	да
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Прочее