


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с 3 круглыми отверстиями для розеток EKR

Артикульный номер: 7408188

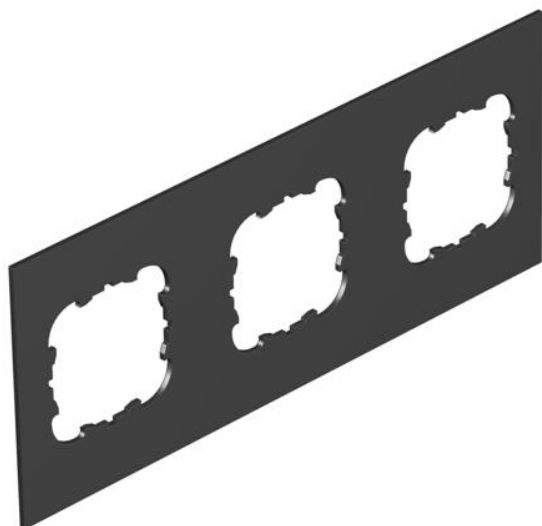

Накладка с 3 отверстиями (Ø 45 мм, межосевое расстоянием 71 мм) для 3-х электроустановочных изделий с суппортом, для продольной стороны напольного бокса T12L (3/4 длины).



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	7408188
Тип	T12L P3S 9011
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	3xEK для T12L
Производитель	OBO
Размер	213x88mm
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,32 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1287 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Накладка Telitank T12L с 3 круглыми отверстиями для розеток EKR

Артикульный номер: 7408188



Размеры

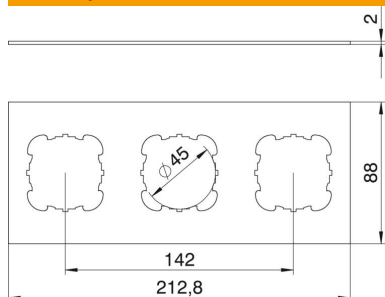

Длина	88 мм
Ширина	213 мм
Высота	2 мм

Технические характеристики

Применение	Напольный бокс
Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество одинарных отверстий	3
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	0
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	навинчиваемый
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Несущая скоба