


Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T250
закрытое исполнение, пустая
Артикульный номер: 7205784

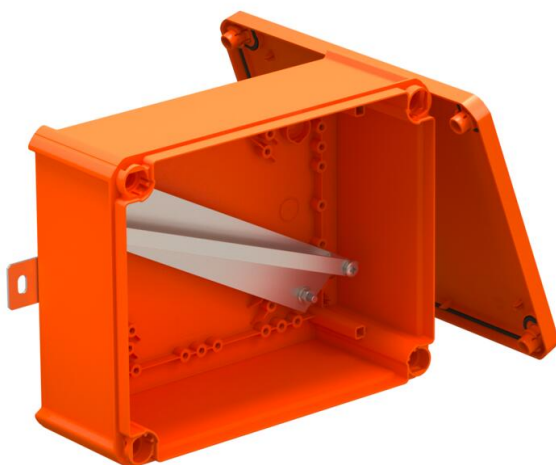

Несмонтированная закрытая соединительная или кабельная распределительная коробка для свободной сборки с керамическими зажимами и кабельными вводами. Размер А показывает доступную длину рейки для монтажных клемм. Достаточное пространство для разводки благодаря диагональному расположению монтажной рейки. Крепление на хорошо доступных наружных пластинах из нержавеющей стали. Допущено для кабельных установок с электрической огнестойкостью согласно DIN 4102, часть 12 с классами E30, E60 и E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Полипропилен

Исходные данные


Артикульный номер	7205784
Тип	T250E 0VA
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	д/повышения живуч. конструкции
Производитель	OBO
Размер	240x190x95
Цвет	оранжевый; RAL 2003
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	74,084 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,7475 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox T250
закрытое исполнение, пустая
Артикульный номер: 7205784



Размеры

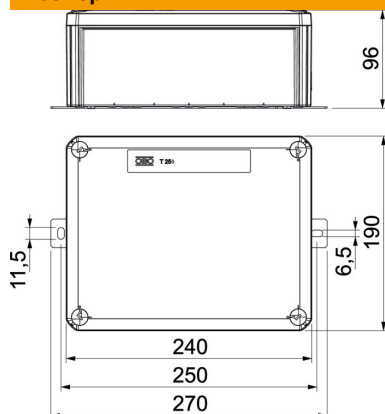

Длина	240 мм
Ширина	190 мм
Высота	95 мм
Размер А	286 мм
Размер В	190 мм
Размер Н	95 мм
Размер L	240 мм
Размер L1	250 мм
мм	
Размер L2	270 мм

Технические характеристики

Комплектация	Монтажная рейка
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	нет
Повышение живучести конструкции	E 90
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	225x173x86 мм
С экранированием	нет
С крышкой	да
Номинальное сечение макс.	16 мм ²
Номинальное сечение мин.	0,5 мм ²
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP66