

Технический паспорт

Напольный бокс Telitank T4B

Артикульный номер: 7408292



Для комбинированного монтажа 4 отдельных электроустановочных изделий с суппортом (4 электроустановочных изделий одной группы электроснабжения или по 2 электроустановочных изделия двух групп). Различные группы электроснабжения изолируются друг от друга с помощью разделительной перегородки. Расстояние между крепежными винтами установочных изделий составляет 60 мм.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7408292
Тип	T4B 00C 9011
Обозначение 1	Напольный бокс
Производитель	OBO
Размер	118x118x97
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	32,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Напольный бокс Telitank T4B


Артикульный номер: 7408292



Размеры

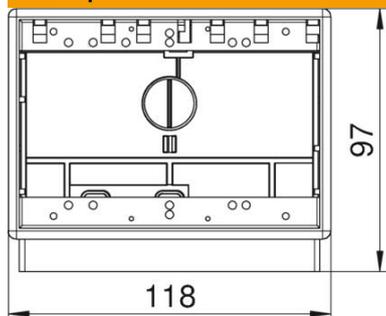

Длина	118 мм
Ширина	118 мм
Высота	97 мм

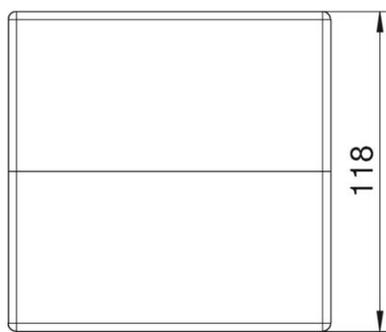

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	4
Количество встраиваемых устройств, обратная сторона	2
Количество встраиваемых устройств, передняя сторона	2
Исполнение	горизонтальный
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для стандартного материала выключателя	да