

Технический паспорт

Балочный зажим

Артикульный номер: 6018963



Балочный зажим с болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 25 для монтажа на стойке IS 8.
Можно также использовать вместе с кабельными лотками лестничного типа SLS 80.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6018963
Тип	TGK 30 42 FT
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	56x30
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	17 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4518 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

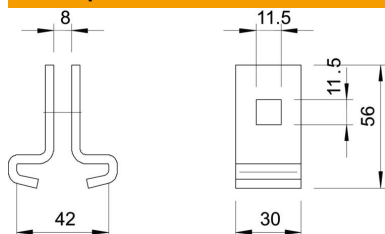

Размер	56 x 30
Длина	56 мм
Ширина	30 мм
Высота	42 мм