

# Технический паспорт

TP-профиль FT

Артикульный номер: 6366093



Профильная рейка TP с крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6366093
Тип	TPSG 3000 FT
Обозначение 1	Стойка TP
Обозначение 2	с клемм крючок д.проволоч лотка
Производитель	OBO
Размер	3000mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	461 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	8,609 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

TP-профиль FT


Артикульный номер: 6366093



## Размеры

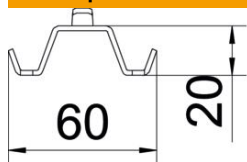

Длина	3 000 мм
Ширина	60 мм
Высота	20 мм
Толщина листа	2 мм

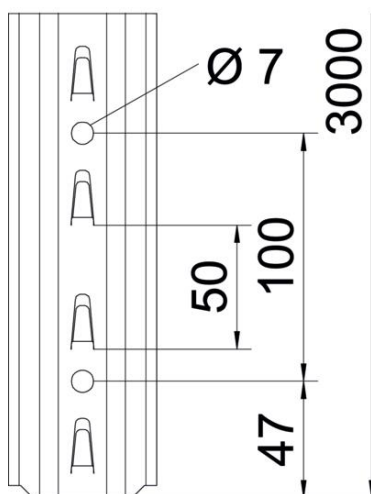

## Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	без
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
С зубцами	нет
Форма профиля	Плоский профиль