

# Технический паспорт

TP-профиль FS

Артикульный номер: 6366542



Профильная рейка TP с крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6366542
Тип	TPSG 300L FS
Обозначение 1	Стойка TP
Обозначение 2	для пров. лотка, с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,9439 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

TP-профиль FS

Артикульный номер: 6366542



## Размеры

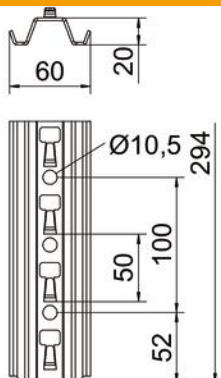

Длина	300 мм
Ширина	60 мм
Высота	20 мм
Толщина листа	2 мм

## Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	без
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
С зубцами	нет
Форма профиля	Плоский профиль