

# Технический паспорт

## TP-профиль FS

Артикульный номер: 6366545



Профильная рейка TP с крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6366545
Тип	TPSG 400L FS
Обозначение 1	Стойка TP
Обозначение 2	для пров. лотка, с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	400mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	54,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,3188 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

TP-профиль FS

Артикульный номер: 6366545



## Размеры

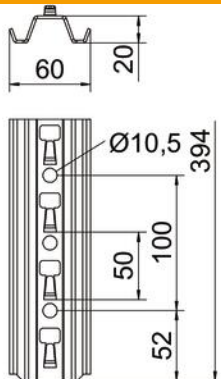

Длина	400 мм
Ширина	60 мм
Высота	20 мм
Толщина листа	2 мм

## Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	без
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
С зубцами	нет
Форма профиля	Плоский профиль