

Технический паспорт

TP-профиль FS

Артикульный номер: 6366554



Профильная рейка TP с крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6366554
Тип	TPSG 700L FS
Обозначение 1	Стойка TP
Обозначение 2	для пров. лотка, с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	700mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	96,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,2182 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

ТР-профиль FS

Артикульный номер: 6366554



Размеры

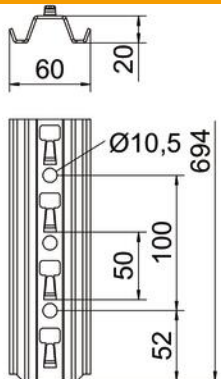

Длина	700 мм
Ширина	60 мм
Высота	20 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	без
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
С зубцами	нет
Форма профиля	Плоский профиль