


Технический паспорт

TP-профиль FS

Артикульный номер: 6364802

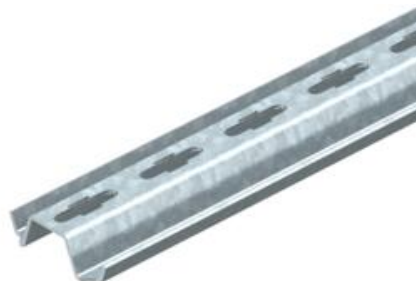

Перфорированная профильная рейка TP, поставляемая длина 3000 мм.




st Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6364802
Тип	TPS 3000 FS
Обозначение 1	Стойка TP
Обозначение 2	с перфорацией
Производитель	OBO
Размер	3000mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	441 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	9,6755 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

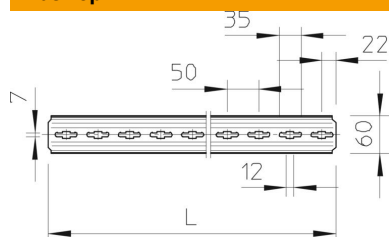

Длина	3 000 мм
Ширина	60 мм
Высота	20 мм
Толщина листа	2 мм

Технический паспорт

ТР-профиль FS

Артикульный номер: 6364802



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	11 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	Плоский профиль