


Технический паспорт

Стержень с резьбой A2 1000

Артикульный номер: 3141314



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.

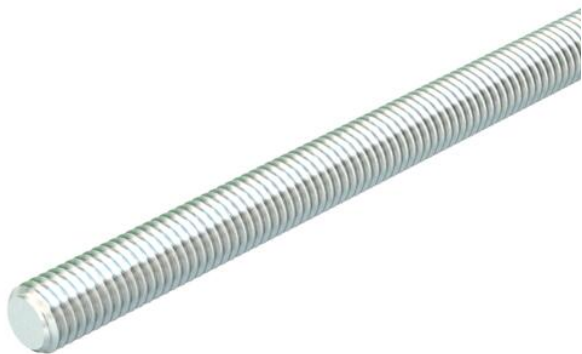

- A2** Нержавеющая сталь
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3141314
Тип	TR M12 1M A2
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M12x1000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	70 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень с резьбой А2 1000

Артикульный номер: 3141314



Размеры

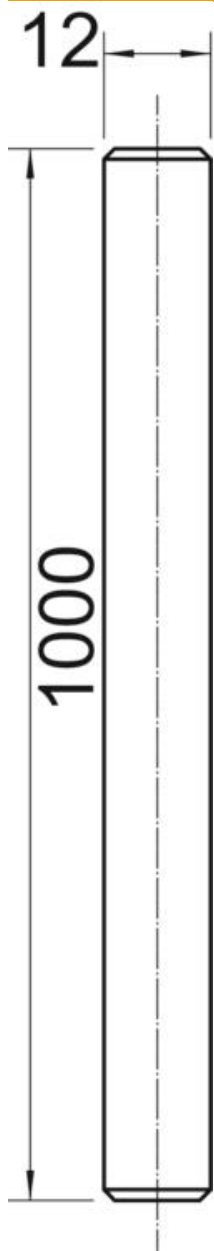

Длина	1 000 мм
Размер d	12 мм
Размер L	39,37 in
Размер L	1 000 мм

Технический паспорт

Стержень с резьбой A2 1000

Артикульный номер: 3141314



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	79,13 кН
Резьба	M12
Метрическая резьба	12
Левая резьба	нет