

Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 2000

Артикульный номер: 3141484



Стержень с резьбой в соответствии с DIN 976.



CE

A4	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3141484
Тип	TR M6 2M A4
Обозначение 1	Стержень с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M6x2000mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 2000

Артикульный номер: 3141484



Размеры

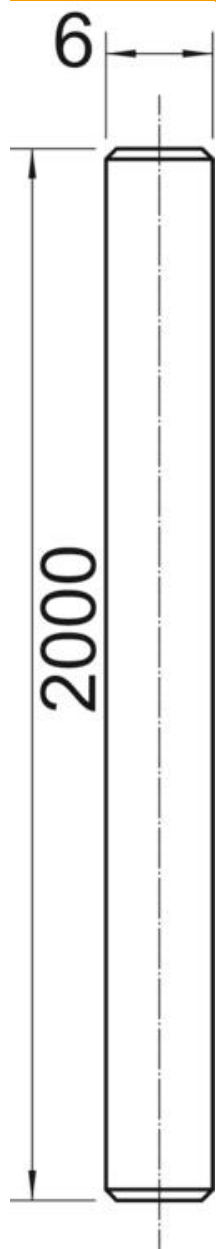

Длина	2 000 мм
Размер d	6 мм
Размер L	2 000 мм

Технический паспорт

Стержень с резьбой А4 2000

Артикульный номер: 3141484



Технические характеристики

Разрушающая нагрузка	22,61 кН
Резьба	M6
Метрическая резьба	6
Левая резьба	нет