

Технический паспорт

Разделительная полочка 30 DD

Артикульный номер: 6062314



Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6062314
Тип	TSG 30 DD
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	30x2995
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	38 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Разделительная полочка 30 DD


Артикульный номер: 6062314



Размеры

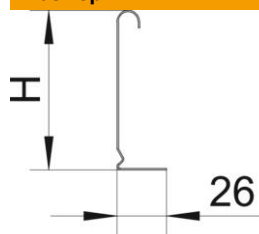

Длина	3 000 мм
Длина	118 ft
Высота	30 мм
Высота	1 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер Н (дюймы)	1 in
Размер Н	30 мм
Размер L	118 ft
Размер L	3 000 мм

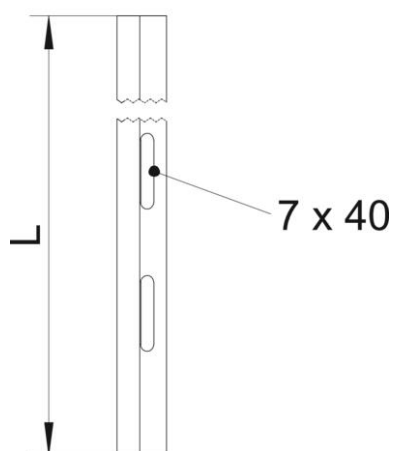

Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет