

Технический паспорт

Разделительная полочка 45 A2

Артикульный номер: 6062025



Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6062025
Тип	TSG 45 A2
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	45x2995
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	49,85 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Разделительная полочка 45 A2

Артикульный номер: 6062025



Размеры

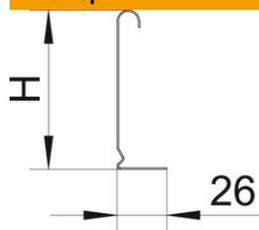

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Высота	45 мм
Высота	1 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер Н (дюймы)	1 in
Размер Н	45 мм
Размер L	10 ft
Размер L	3 000 мм



Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет