

Технический паспорт

Разделительная полочка 45 DD

Артикульный номер: 6062321



Разделительные полочки для разделения кабелей и проводов, отличающихся напряжением или функциями.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6062321
Тип	TSG 45 DD
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	45x2995
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	46,812 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	1,293 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Разделительная полочка 45 DD

Артикульный номер: 6062321



Размеры

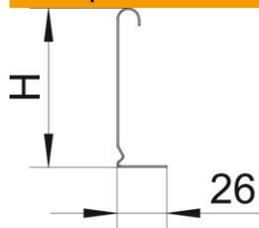

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Высота	45 мм
Высота	1 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер Н (дюймы)	1 in
Размер Н	45 мм
Размер L	10 ft
Размер L	3 000 мм



Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет