

Технический паспорт

Разделительная полочка 45 FS

Артикульный номер: 6062033



Разделительные полочки для разделения кабелей и проводов, отличающихся напряжением или функциями.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6062033
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	45x2995
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	46,7 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Разделительная полочка 45 FS


Артикульный номер: 6062033



Размеры

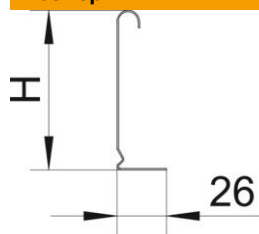

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Высота	45 мм
Высота	1 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер Н (дюймы)	1 in
Размер Н	45 мм
Размер L	10 ft
Размер L	3 000 мм

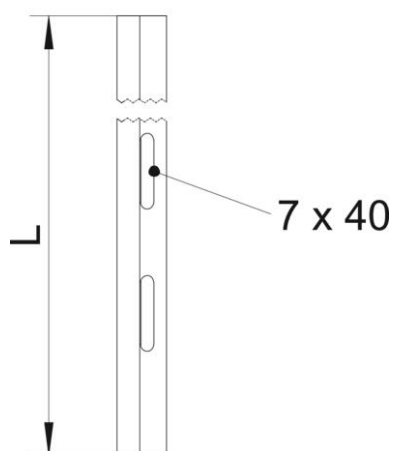

Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет