

Технический паспорт

Разделительная полочка 60 A4

Артикулльный номер: 6062086



Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикулльный номер	6062086
Тип	TSG 60 A4
Обозначение 1	Разделительная полочка
Обозначение 2	Для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	60x2995
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	59,256 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Разделительная полочка 60 А4


Артикульный номер: 6062086



Размеры

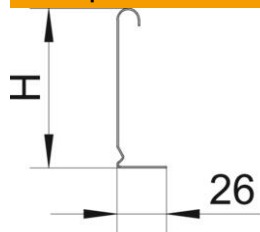

Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	0,75 мм
Размер Н (дюймы)	2 in
Размер Н	60 мм
Размер L	10 ft
Размер L	3 000 мм

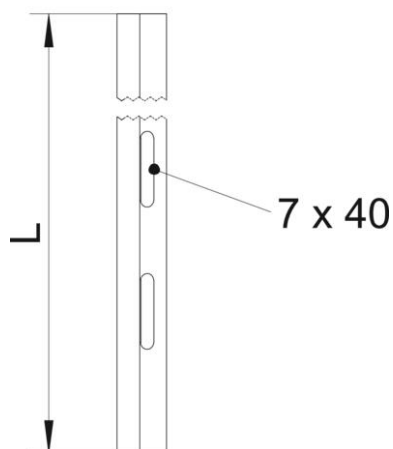

Технические характеристики

Исполнение	L-образный профиль
Вид крепления	привинчиваемый
Крепежные отверстия (ETIM)	нет
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет