

# Технический паспорт

## Разделительная полочка 85 A2

Артикульный номер: 6062173



Разделительная полочка для разделения кабеля и проводов различного напряжения или назначения.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 6062173                        |
| Тип                         | TSG 85 A2                      |
| Обозначение 1               | Разделительная полочка         |
| Обозначение 2               | Для кабеленесущих систем       |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 85x2995                        |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 3                              |
| Единица расхода             | Метр                           |
| Масса                       | 74,958 кг                      |
| Единица веса                | кг/100 м                       |


# Технический паспорт

## Разделительная полочка 85 A2


Артикульный номер: 6062173



### Размеры

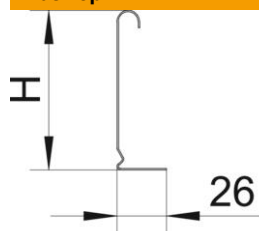

|               |          |
|---------------|----------|
| Высота        | 85 мм    |
| Толщина листа | 0,75 мм  |
| Размер Н      | 85 мм    |
| Размер L      | 3 000 мм |

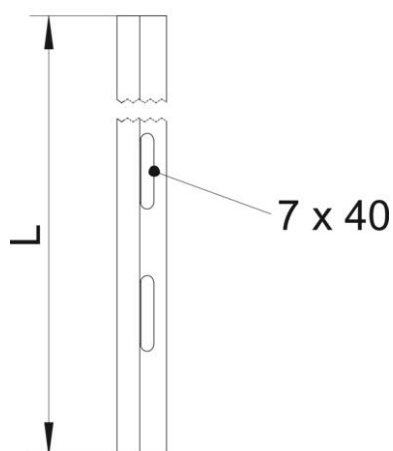

### Технические характеристики

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Исполнение                               | L-образный профиль |
| Вид крепления                            | привинчиваемый     |
| Крепежные отверстия (ETIM)               | нет                |
| Повышение живучести конструкции          | нет                |
| Подходит для проволочного лотка          | да                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                 |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                |