


# Технический паспорт

## Огнестойкая распределительная коробка FireBox T100ED с внутренним креплением Артикульный номер: 7205533

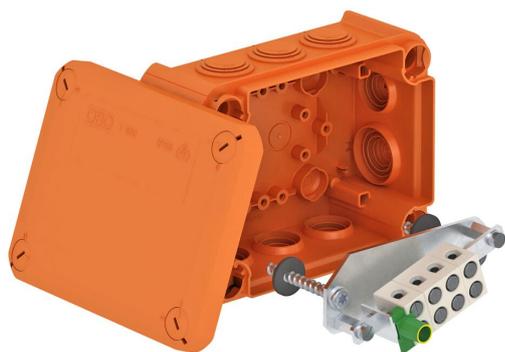

Не содержащая галогенов кабельная распределительная коробка с установленными мягкими вставными уплотнителями, разрешенная для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12.

Классы огнестойкости от E30 до E90

Цвет: оранжевый.

В комплекте с установленным блоком подключения из специального керамического материала, устойчивого к воздействию высоких температур и маркированной клеммой для подключения защитного провода. Коробка поставляется с 2 огнестойкими винтовыми анкерами MMS 6x50 для крепления без дюбелей.

Номинальное сечение силового кабеля: макс. 10 мм<sup>2</sup>. Максимум 2 жестких медных провода 4 мм<sup>2</sup> на одно место крепления.

Высокий класс защиты IP66, класс ударной прочности IK08.

Подробную информацию о типах и производителях кабелей можно найти в общем строительном протоколе испытаний Сертификационного центра MPA NRW.

Клеммные контакты включая клемму защитного провода

Внутренний размер на просвет: 136x102x57 мм



PP Полипропилен

### Исходные данные


Артикульный номер	7205533
Тип	T 100 ED 10-5
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	д/повышения живуч. конструкций
Производитель	OBO
Размер	150x116x67
Цвет	оранжевый; RAL 2003
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	35,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,5309 кг CO <sub>2</sub> / 1 Шт.

# Технический паспорт


Огнестойкая распределительная коробка FireBox  
T100ED с внутренним креплением  
Артикульный номер: 7205533



## Размеры

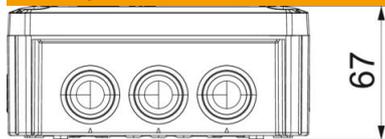

Длина	150 мм
Ширина	116 мм
Высота	67 мм

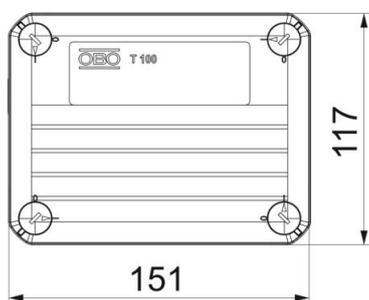

## Технические характеристики

Подключается в ряд	нет
Количество вводов	10
Количество зажимов	5
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезная
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	нет
Электрические вводы	8 x M25 + 2 x M32
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Форма	прямоугольной формы
Повышение живучести конструкции	E 90
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	136x102x57 мм
С экранированием	нет
С крышкой	да
Номинальное сечение мин.	10 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение	660 V

# Технический паспорт

Огнестойкая распределительная коробка FireBox  
T100ED с внутренним креплением  
Артикульный номер: 7205533



## Технические характеристики

Пломбируемая	нет
Ударопрочность	нет
Вид защиты	IP66
Прозрачная крышка	нет
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет