


Технический паспорт

Лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками, пустой,
из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7427248

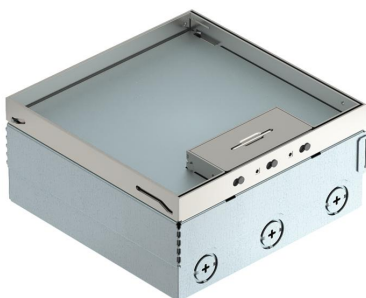

Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм. В комплект поставки входят две универсальных монтажных коробки UT3 45 3 для монтажа до 6 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul 45. Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из нержавеющей стали.



VA

Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7427248
Тип	UDHOME4 2V UT U
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с модуль.рамкой, пуст.
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	364 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками, пустой,
из нержавеющей стали




Артикульный номер: 7427248



Размеры

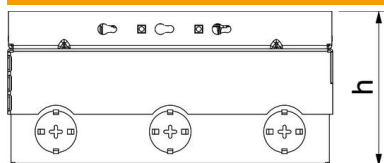

Длина	202 мм
Ширина	202 мм

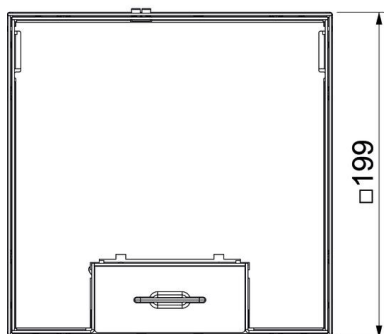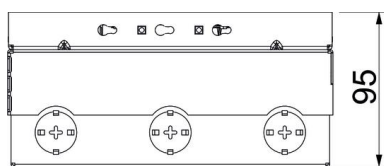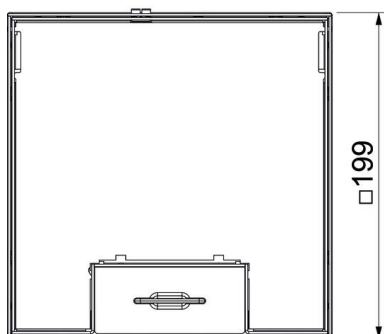

Технический паспорт

Лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками, пустой,
из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7427248



Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	3 UT3
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка