

Технический паспорт

Лючок UDHome4, с 2 монтажными коробками UT3, укомплектован тройной розеткой VDE, из нержавеющей стали



Квадратный лючок для установки в стяжке и в фальшполу с сухим типом уборки пола. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм. В комплект поставки входят 2 монтажные коробки UT3, одна тройная розетка с заземляющим контактом и накладкой, а также две отдельные накладки для электроустановочных изделий со стандартным суппортом.



Поверхности, видимые в напольном покрытии, изготовлены из нержавеющей стали.



VA Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	7427200
Тип	UDHOME4 2V V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с тройной розеткой VDE
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	380 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт




Лючок UDHome4, с 2 монтажными коробками UT3,
укомплектован тройной розеткой VDE, из нержавеющей
стали



Размеры

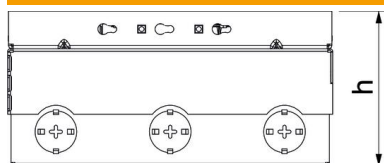

Длина	202 мм
Ширина	202 мм

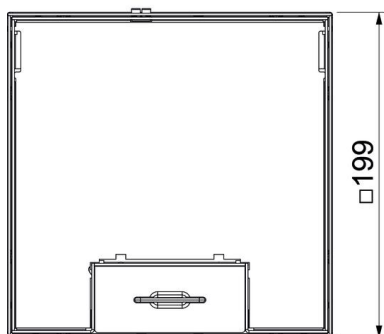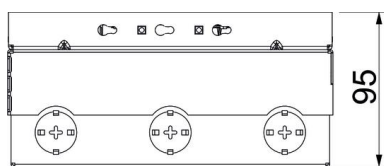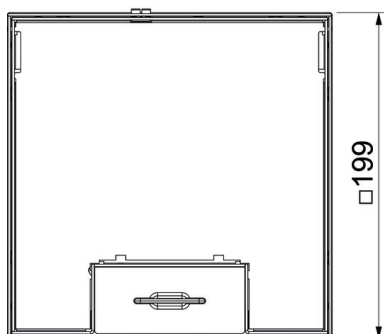

Технический паспорт

Лючок UDHome4, с 2 монтажными коробками UT3, укомплектован тройной розеткой VDE, из нержавеющей стали



Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	2 UT3, тройная розетка VDE
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка