


Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из латуни
Артикульный номер: 7427304

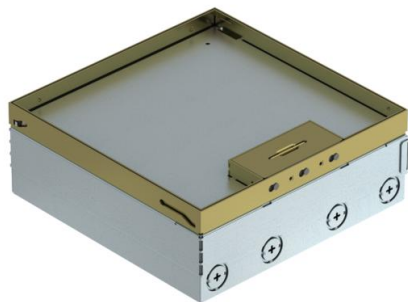

Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят три универсальных монтажных коробки UT4 для монтажа до 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul 45®. Одна монтажная коробка укомплектована двумя двойными розетками белого цвета. Вторая коробка оснащена двумя накладками для стандартного монтажа устройств, а третья коробка укомплектована двумя заглушками.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из латуни



CuZn
37 Латунь

Исходные данные


Артикульный номер	7427304
Тип	UDHOME9 2M UT V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с 2 двойными розетками VDE
Производитель	OBO
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	573 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт




Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из латуни
Артикульный номер: 7427304



Размеры

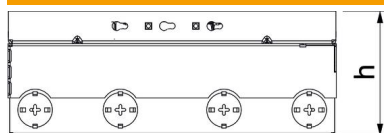

Длина	246 мм
Ширина	246 мм

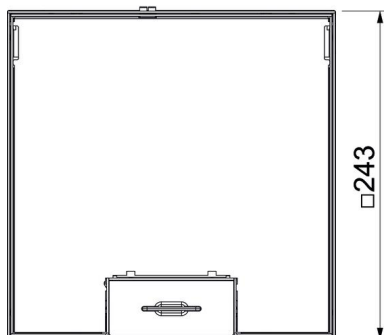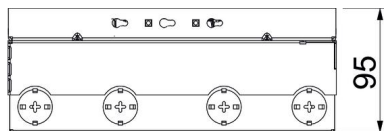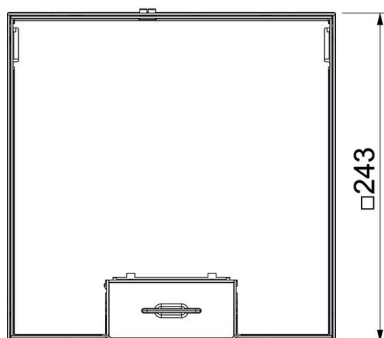

Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из латуни
Артикульный номер: 7427304



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	3 UT4, 2 двойные розетки VDE
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	243 мм
Длина, монтажный размер	246 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка