

# Технический паспорт

Лючок UDHOME9 пустой, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7427324



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм. Видимые поверхности из нержавеющей стали.



VA

Нержавеющая сталь

## Исходные данные

Артикульный номер	7427324
Тип	UDHOME9 2V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	без монтажной коробки
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	470 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Лючок UDHOME9 пустой, из нержавеющей стали




Артикульный номер: 7427324



## Размеры

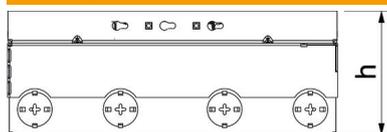

Длина	246 мм
Ширина	246 мм

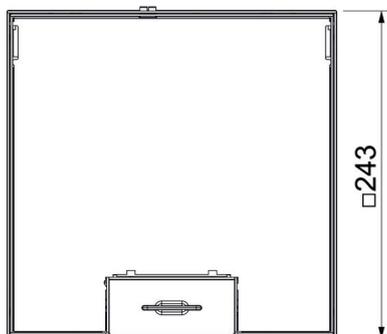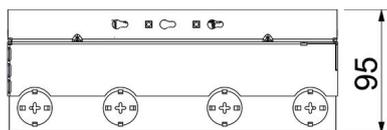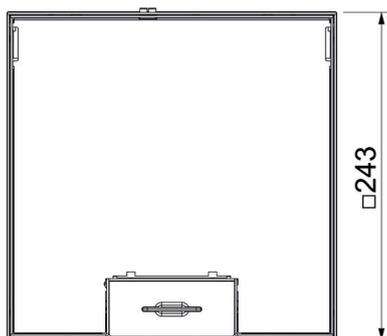

# Технический паспорт

Лючок UDHOME9 пустой, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7427324



## Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	Пустой корпус
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	243 мм
Длина, монтажный размер	246 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка