

# Технический паспорт

## Монтажное основание UDSR4 для канала из ПВХ

Артикульный номер: 7400354



Монтажное основание для установки под полом с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием Ø 215 мм для лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки (входит в комплект поставки) Монтажное основание имеет отверстия для трех 1-секционных подпольных каналов из ПВХ номинальным размером 60 x 25 и 90 x 35 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7400354
Тип	UDSPD 9035 R4
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для GESR4
Производитель	OBO
Размер	329x329x92
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	217 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	10,4679 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Монтажное основание UDSR4 для канала из ПВХ


Артикульный номер: 7400354



### Размеры



Длина	329 мм
Ширина	329 мм
Высота	92 мм
Диаметр d	215 мм

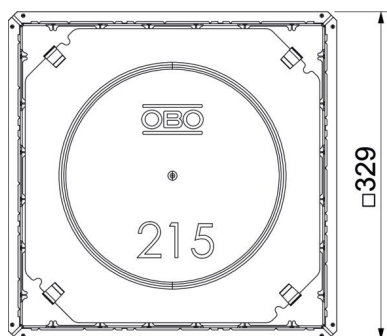

### Технические характеристики

Плита настила	да
Возможность монтажа уплотнения	да
Отверстие для монтажного элемента	круглой формы
Толщины стяжки макс.	90 мм
Толщины стяжки мин.	65 мм
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба макс.	90 мм
Ширина короба мин.	60 мм
Высота канала макс.	35 мм
Высота канала мин.	25 мм
Номинальный размер монтажных элементов	R4