

Технический паспорт

Монтажная коробка

Артикульный номер: 2004326



Монтажная коробка с увеличенным внутренним объёмом для монтирования в нее соединительных зажимов. Защищённое от прокручивания комбинационное расстояние от 71 мм (по DIN 49 073-1), достигнутое с помощью пазового соединения. 8 Мембранные отверстия для проводов и труб до Ø 21 мм. Совместима с распорными и винтовыми креплениями, вмонтированными в стену держателями, расстояние между приборными винтами 60 мм, для винтового крепления с самонарезающимися винтами 3,2 мм, с 4 выпуклыми шляпками без винтов и 2 приборными винтами, вид защиты IP20.



PS полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2004326
Тип	UG 60 205S
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	для скрыт. монтажа, со втулкой
Производитель	OBO
Размер	70x110x48
Цвет	черный
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


Монтажная коробка

Артикульный номер: 2004326



Размеры

Длина	110 мм
Ширина	70 мм
Высота	46 мм

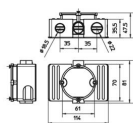

Технические характеристики

Количество вводов	8
Число вставок	1
Способ ввода	Мембранные отверстия для проводов и труб до Ø 21 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Исполнение	Отдельный
Модель	Электронная розетка
Крепление устройств	Болты
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	нет
Электрические вводы	8
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	прямоугольной формы
Повышение живучести конструкции	без
Высота пола мин.	50 мм
Для труб диаметром	прочее
Зазор винтов прибора	60 мм
Не содержит галогенов	да
С экранированием	нет
Со скобами	нет
С винтами	да
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Пломбируемая	нет
Ударопрочность	да
Вид защиты	IP20
С переходником	Опора
воздухонепроницаемая	нет

Технический паспорт

Монтажная коробка

Артикульный номер: 2004326



Технические характеристики

Расчетное напряжение	400 V
----------------------	-------