


# Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 60 мм

Артикульный номер: 2003223

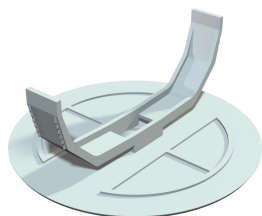

Крышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 60 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.




PS Полистирол

## Исходные данные

Артикульный номер	2003223
Тип	UG 60 FD
Обозначение 1	Крышка с распорными лапками
Обозначение 2	Штукатурка
Производитель	OVO
Размер	Ø70mm
Цвет	белый
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,81 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

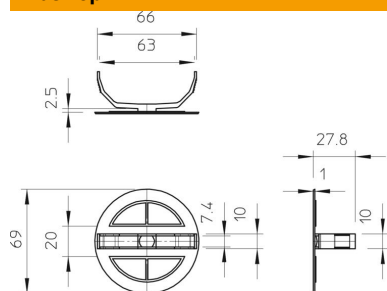

Высота	1 мм
--------	------

# Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 60 мм

Артикульный номер: 2003223



## Технические характеристики

Вид крепления	Крышка с распорными лапками
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	круглой формы
Не содержит галогенов	да
С винтами	нет
Пломбируемая	нет