

Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342318



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6342318
Тип	US 3 100 FS
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x30x1000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	133 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,7369 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342318



Размеры

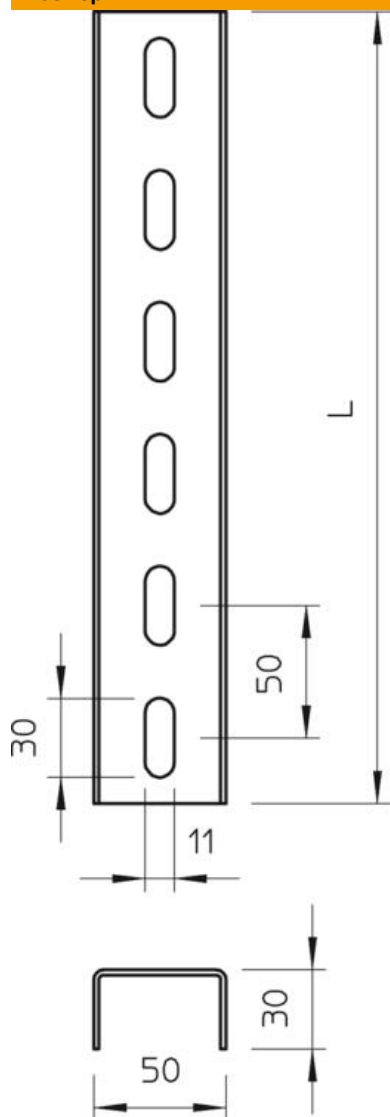

Размер	30 x 50 x 2,0
Длина	1 000 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм
Размер L	1 000 мм

Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342318



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	да
Ширина отверстия	11 мм
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	30 мм
Статическая величина A	1,42 см ²
Статическая величина Iy	1,52 см
Статическая величина Iz	5,72 см
Статическая величина Wy	0,7 см ²
Статическая величина Wz	2,29 см ²