

Технический паспорт

Стойка US 3 A2

Артикульный номер: 6342463



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6342463
Тип	US 3 150 A2
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x30x1500
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	198 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стойка US 3 A2

Артикульный номер: 6342463



Размеры

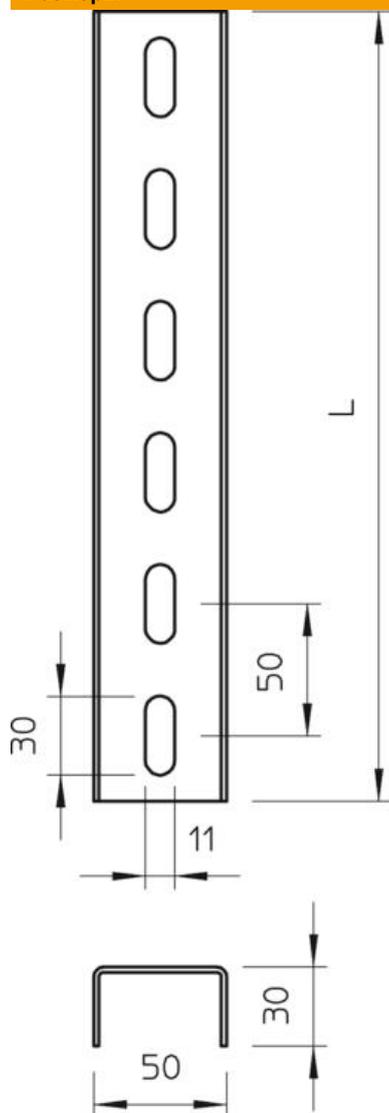

Размер	30 x 50 x 2,0
Длина	1 500 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм

Технический паспорт

Стойка US 3 A2

Артикульный номер: 6342463



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	1,42 см ²
Статическая величина Iy	1,52 см
Статическая величина Iz	5,72 см
Статическая величина Wy	0,7 см ²
Статическая величина Wz	2,29 см ²