

Технический паспорт

Стойка US 3 A2

Артикульный номер: 6342455



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6342455
Тип	US 3 30 A2
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x30x300
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	42,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стойка US 3 A2

Артикульный номер: 6342455



Размеры

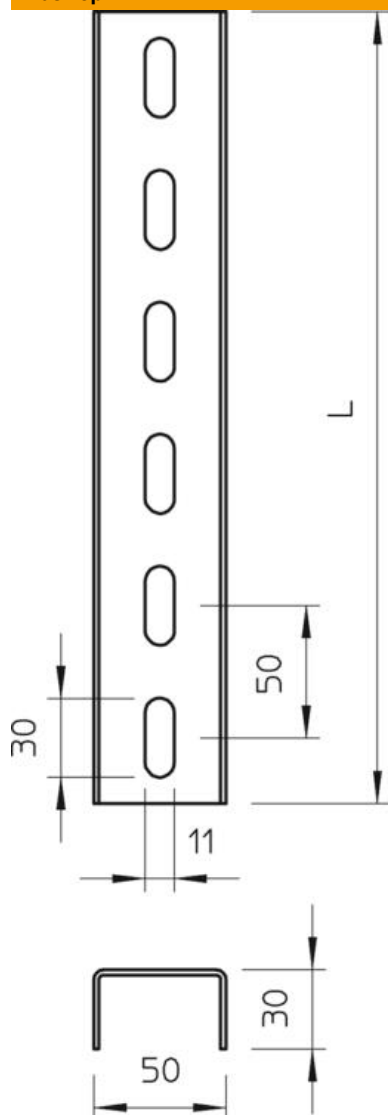

Размер	30 x 50 x 2,0
Длина	300 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм

Технический паспорт

Стойка US 3 A2

Артикульный номер: 6342455



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	1,42 см ²
Статическая величина Iy	1,52 см
Статическая величина Iz	5,72 см
Статическая величина Wy	0,7 см ²
Статическая величина Wz	2,29 см ²