

# Технический паспорт

Стойка US 3 A4

Артикульный номер: 6342488



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.  
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6342488
Тип	US 3 50 A4
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x30x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	66 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,9419 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Стойка US 3 A4

Артикульный номер: 6342488



## Размеры

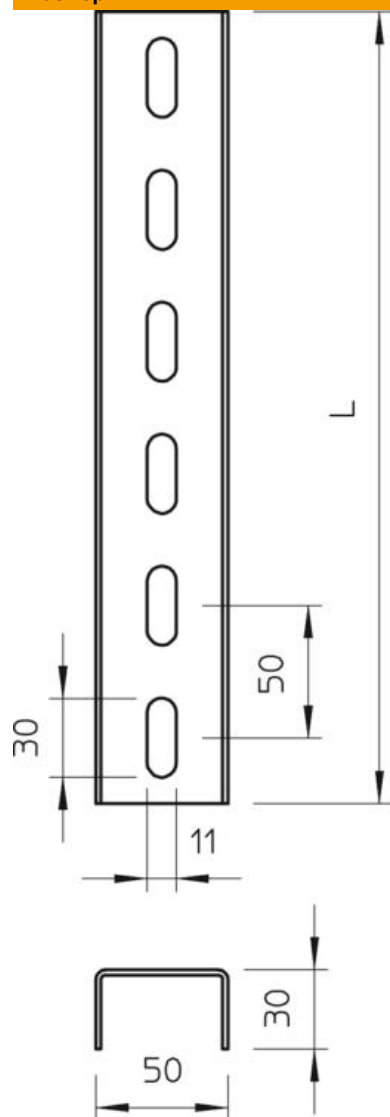

Размер	30 x 50 x 2,0
Длина	500 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм

# Технический паспорт

Стойка US 3 A4

Артикульный номер: 6342488



## Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	1,42 см <sup>2</sup>
Статическая величина Iy	1,52 см <sup>4</sup>
Статическая величина Iz	5,72 см <sup>4</sup>
Статическая величина Wy	0,7 см <sup>3</sup>
Статическая величина Wz	2,29 см <sup>3</sup>