

# Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342308



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.  
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	6342308
Тип	US 3 50 FS
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x30x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	67 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,8639 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342308



## Размеры

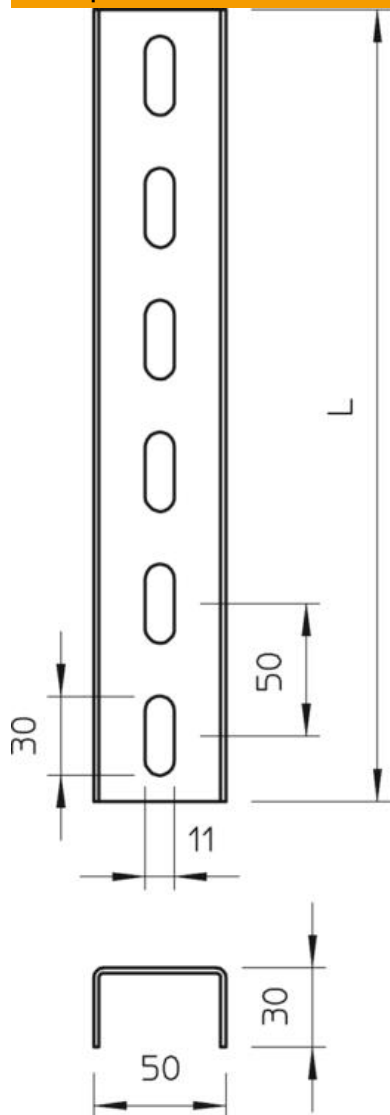

Размер	30 x 50 x 2,0
Длина	500 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм
Размер L	500 мм

# Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342308



## Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	да
Ширина отверстия	11 мм
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	30 мм
Статическая величина A	1,42 см <sup>2</sup>
Статическая величина Iy	1,52 см
Статическая величина Iz	5,72 см
Статическая величина Wy	0,7 см <sup>2</sup>
Статическая величина Wz	2,29 см <sup>2</sup>