

Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342345



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6342345
Тип	US 3 600 FS
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x30x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	798 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	21,8686 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342345



Размеры

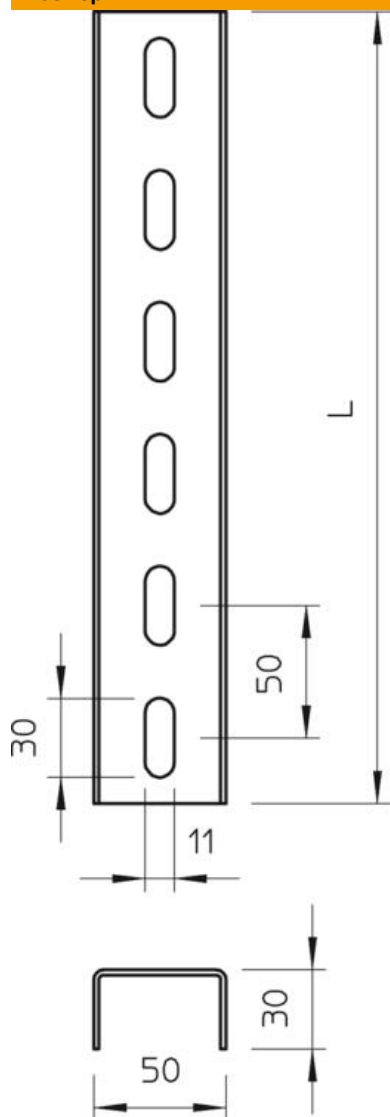

Размер	30 x 50 x 2,0
Длина	6 000 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм
Размер L	6 000 мм

Технический паспорт

Стойка US 3 FS

Артикульный номер: 6342345



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	11 мм
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	30 мм
Статическая величина A	1,42 см ²
Статическая величина Iy	1,52 см
Статическая величина Iz	5,72 см
Статическая величина Wy	0,7 см ²
Статическая величина Wz	2,29 см ²