

Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6340964



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.
При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 45.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6340964
Тип	US 5 110 FT
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x50x1100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	278 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,3416 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6340964



Размеры

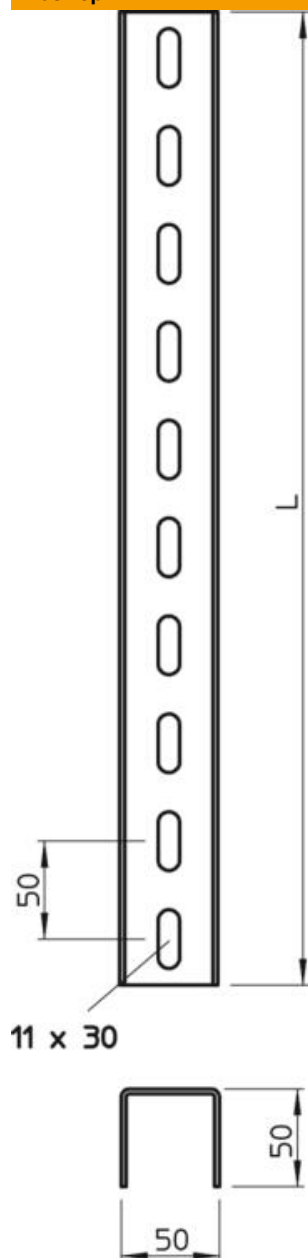

Размер	50 x 50 x 2,5
Длина	1 100 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм
Размер L	1 100 мм

Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6340964



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	да
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	45 мм
Статическая величина A	2,74 см ²
Статическая величина Iy	8,32 см
Статическая величина Iz	12,53 см
Статическая величина Wy	2,61 см ²
Статическая величина Wz	5,01 см ²