

Технический паспорт

Стойка US 5 FT

Артикульный номер: 6340970



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.
При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 45.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6340970
Тип	US 5 200 FT
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x50x2000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	506 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	11,2907 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 5 FT

Артикульный номер: 6340970



Размеры

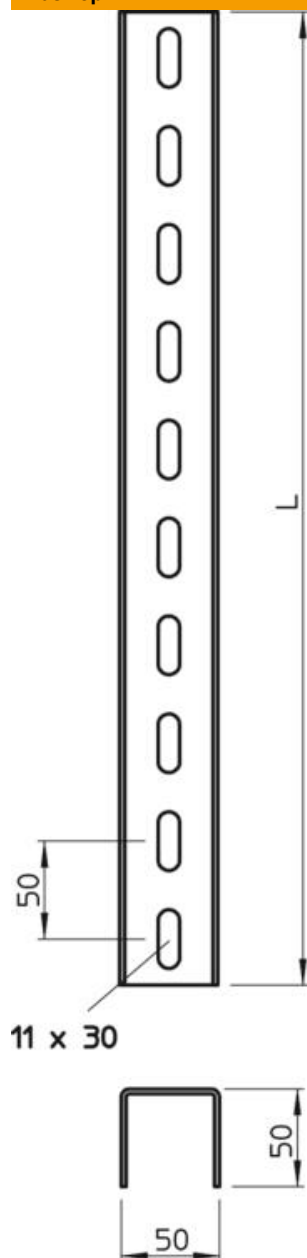

Размер	50 x 50 x 2,5
Длина	2 000 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм
Размер L	2 000 мм

Технический паспорт

Стойка US 5 FT

Артикульный номер: 6340970



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Артикулы EPD	да
Повышение живучести конструкции	да
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	45 мм
Статическая величина A	2,74 см ²
Статическая величина Iy	8,32 см
Статическая величина Iz	12,53 см
Статическая величина Wy	2,61 см ²
Статическая величина Wz	5,01 см ²