

Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341101



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6341101
Тип	US 5 20 A2
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x50x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	48 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,7266 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 5


Артикульный номер: 6341101



Размеры

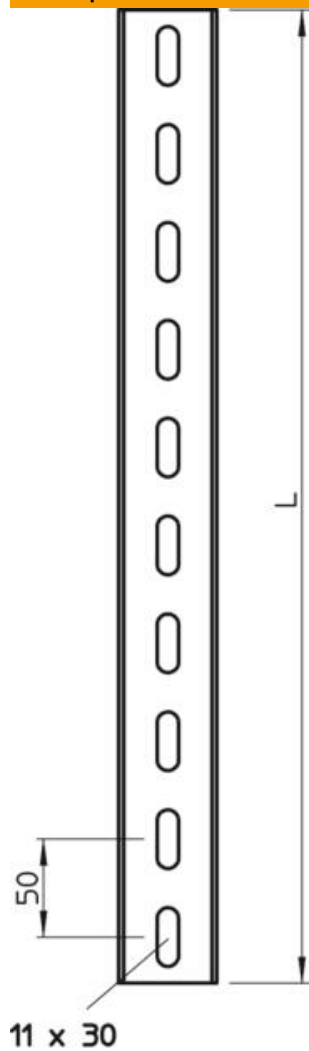

Размер	50 x 50 x 2,5
Длина	200 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм

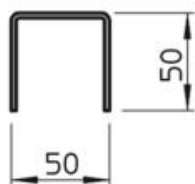

Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341101



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	2,74 см ²
Статическая величина I _y	8,32 см ⁴
Статическая величина I _z	12,53 см ⁴
Статическая величина W _y	2,61 см ³
Статическая величина W _z	5,01 см ³