

Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341073



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6341073
Тип	US 5 300 A4
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x50x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	737 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	40,0447 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341073



Размеры

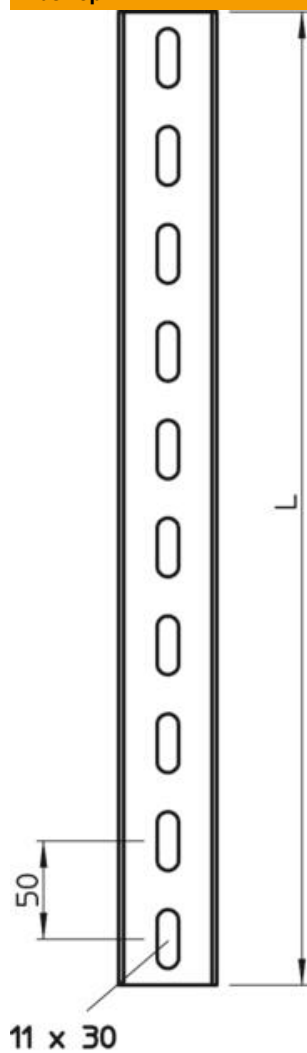

Размер	50 x 50 x 2,5
Длина	3 000 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм



Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341073



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	2,74 см ²
Статическая величина Iy	8,32 см ⁴
Статическая величина Iz	12,53 см ⁴
Статическая величина Wy	2,61 см ³
Статическая величина Wz	5,01 см ³