

# Технический паспорт

Стойка US 5 FT

Артикульный номер: 6340946



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.  
При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 45.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6340946                               |
| Тип                                                        | US 5 60 FT                            |
| Обозначение 1                                              | U-образная стойка                     |
| Обозначение 2                                              | С трехсторонней перфорацией           |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | 50x50x600                             |
| Цвет                                                       | цинковый                              |
| Материал                                                   | Сталь                                 |
| Поверхность                                                | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                     |
| Единица расхода                                            | Шт.                                   |
| Масса                                                      | 160 кг                                |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 3,5466 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.   |


# Технический паспорт

Стойка US 5 FT

Артикульный номер: 6340946



## Размеры

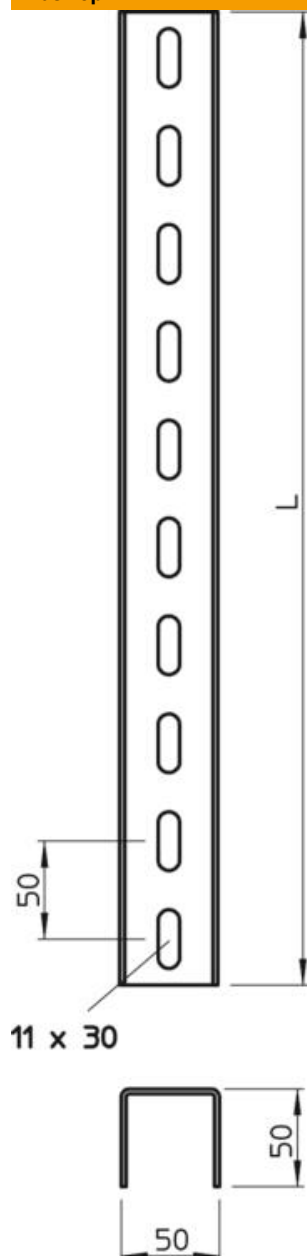

|          |               |
|----------|---------------|
| Размер   | 50 x 50 x 2,5 |
| Длина    | 600 мм        |
| Ширина   | 50 мм         |
| Высота   | 50 мм         |
| Размер L | 600 мм        |

# Технический паспорт

Стойка US 5 FT

Артикульный номер: 6340946



## Технические характеристики

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Отделяемый                      | нет                       |
| Вид перфорации                  | 3 стороны перфорированные |
| Исполнение                      | Одинарный профиль         |
| Артикулы EPD                    | да                        |
| Повышение живучести конструкции | да                        |
| Прочность материала             | 2,5 мм                    |
| С зубцами                       | нет                       |
| Форма профиля                   | U-образный профиль        |
| Ширина шлица                    | 45 мм                     |
| Статическая величина A          | 2,74 см <sup>2</sup>      |
| Статическая величина Iy         | 8,32 см                   |
| Статическая величина Iz         | 12,53 см                  |
| Статическая величина Wy         | 2,61 см <sup>2</sup>      |
| Статическая величина Wz         | 5,01 см <sup>2</sup>      |