

Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341121



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6341121
Тип	US 5 70 A2
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x50x700
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	169 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	10,2408 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341121



Размеры

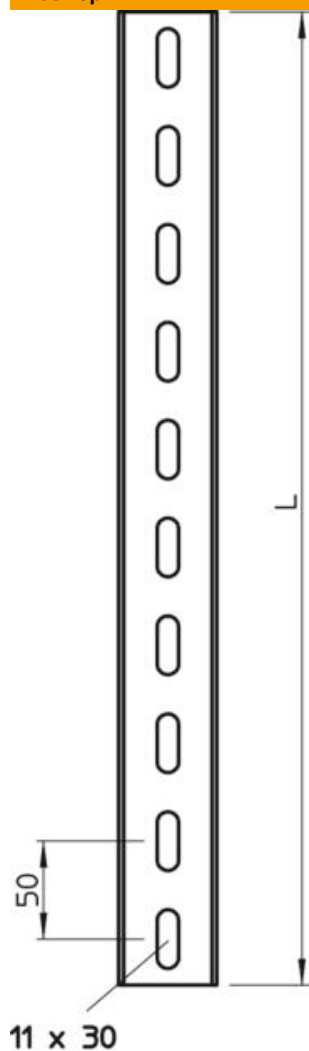

Размер	50 x 50 x 2,5
Длина	700 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм

Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341121



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	2,74 см ²
Статическая величина Iy	8,32 см ⁴
Статическая величина Iz	12,53 см ⁴
Статическая величина Wy	2,61 см ³
Статическая величина Wz	5,01 см ³