

Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6341950



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6341950
Тип	US 7 200 A2
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	70x50x2000
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	784,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6341950



Размеры

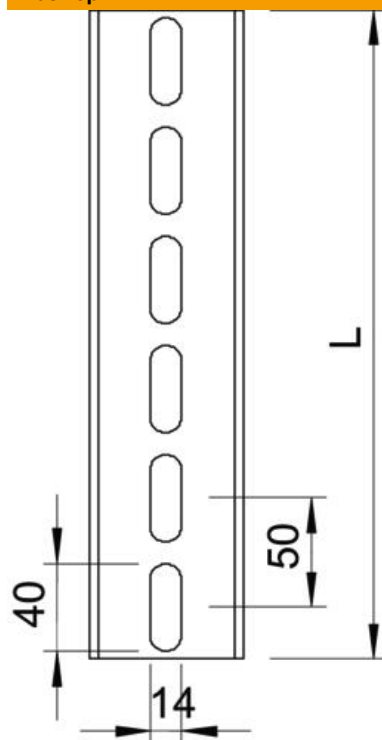

Размер	70 x 50 x 4
Длина	2 000 мм
Ширина	70 мм
Высота	50 мм



Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6341950



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	14 мм
Прочность материала	4 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	40 мм
Статическая величина A	4,59 см ²
Статическая величина Iy	13,79 см
Статическая величина Iz	36,84 см
Статическая величина Wy	4,11 см ²
Статическая величина Wz	10,53 см ²