

Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6340385



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.
При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 61.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6340385
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	70x50x2500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1009 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6340385



Размеры

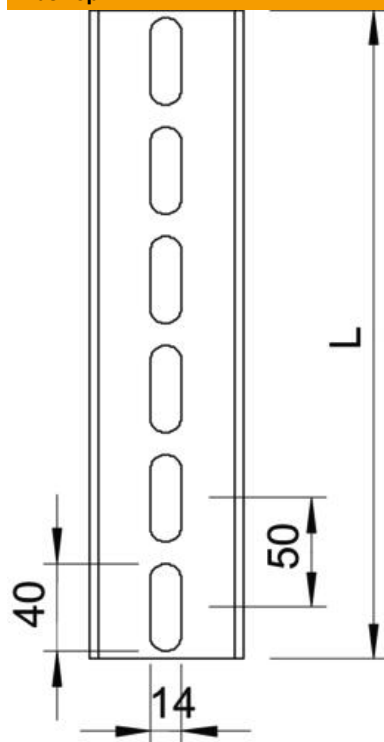

Размер	70 x 50 x 4
Длина	2 500 мм
Ширина	70 мм
Высота	50 мм
Размер L	2 500 мм



Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6340385



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	14 мм
Прочность материала	4 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	62 мм
Статическая величина A	4,59 см ²
Статическая величина Iy	13,79 см
Статическая величина Iz	36,84 см
Статическая величина Wy	4,11 см ²
Статическая величина Wz	10,53 см ²