

Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6341764



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6341764
Тип	US 7 50 A2
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	ОВО
Размер	70x50x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	196,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	11,9435 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 7


Артикульный номер: 6341764

OBO
BETTERMANN

Размеры

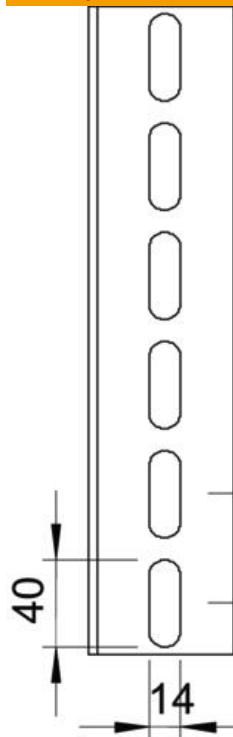

Размер	70 x 50 x 4
Длина	500 мм
Ширина	70 мм
Высота	50 мм

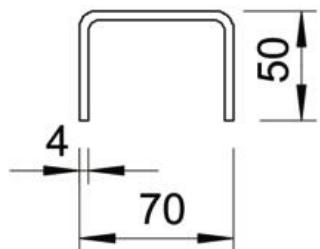

Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6341764



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	14 мм
Прочность материала	4 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	40 мм
Статическая величина A	4,59 см ²
Статическая величина ly	13,79 см ⁴
Статическая величина lz	36,84 см ⁴
Статическая величина Wy	4,11 см ³
Статическая величина Wz	10,53 см ³