

Технический паспорт

Стойка US 7 A4

Артикульный номер: 6341995



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6341995
Тип	US 7 600 A4
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	70x50x6000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2352,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	141,368 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 7 A4

Артикульный номер: 6341995



Размеры

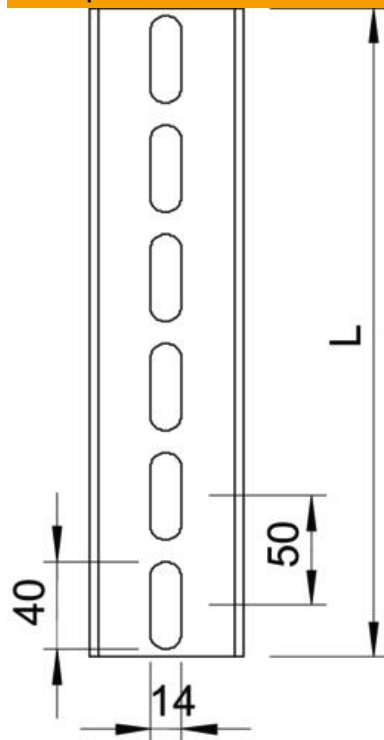

Размер	70 x 50 x 4
Длина	6 000 мм
Ширина	70 мм
Высота	50 мм



Технический паспорт

Стойка US 7 A4

Артикульный номер: 6341995



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	14 мм
Прочность материала	4 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	40 мм
Статическая величина A	4,59 см ²
Статическая величина Iy	13,79 см ⁴
Статическая величина Iz	36,84 см ⁴
Статическая величина Wy	4,11 см ³
Статическая величина Wz	10,53 см ³