

Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6340318



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.
При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвески рекомендуется использовать распорку DSK 61.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6340318
Тип	US 7 600 FT
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	70x50x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2490 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	58,108 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6340318



Размеры

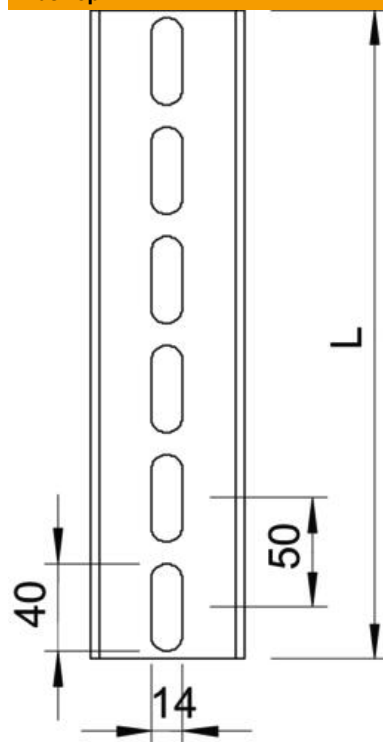

Размер	70 x 50 x 4
Длина	6 000 мм
Ширина	70 мм
Высота	50 мм
Размер L	6 000 мм



Технический паспорт

Стойка US 7

Артикульный номер: 6340318



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Ширина отверстия	14 мм
Прочность материала	4 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Ширина шлица	62 мм
Статическая величина A	4,59 см ²
Статическая величина Iy	13,79 см
Статическая величина Iz	36,84 см
Статическая величина Wy	4,11 см ²
Статическая величина Wz	10,53 см ²