

Технический паспорт

UTC4 W с 2+2 розетками с заземляющим контактом

Артикульный номер: 7404616



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета, и 2 розетками 33° с защитным контактом оранжевого цвета, 250 В ~ 16 А. Подходит к соединительным проводам VL и монтажным лючкам номинальных размеров 2, 4, R4 и R7.
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и 2 розетками 33° с защитным контактом оранжевого цвета, 250 В~ 16 А.



Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.

РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7404616
Тип	UTC4 W W2OR2
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	2×белая, 2×оранжевая
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	46,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2683 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

UTC4 W с 2+2 розетками с заземляющим контактом

Артикульный номер: 7404616



Размеры

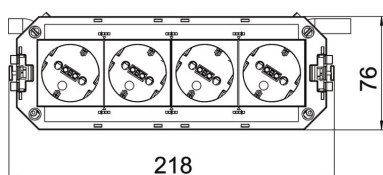

Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Соединительный кабель без галогенов	нет
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Двойной белый/двойной оранжевый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм ²
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	нет