


Технический паспорт

Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой 115-170 мм

Артикульный номер: 7410047

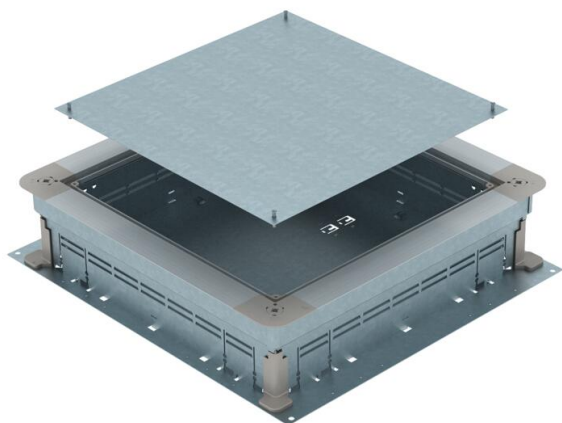

Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выровнять на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации. Боковые стенки позволяют установить канал 250 и 350 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410047
Тип	UZD 115170 350-3
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для высоты стяжки 115-170 мм
Производитель	OBO
Размер	510x467x115
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	665 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	11,8771 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой 115-170 мм

Артикульный номер: 7410047



Размеры

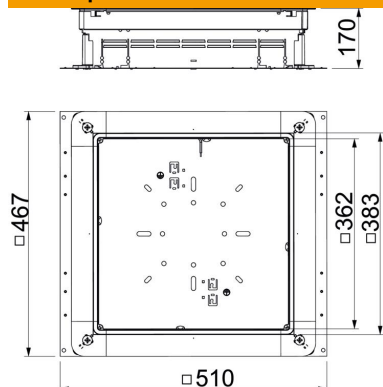

Размер a	362 мм
Размер A	467 мм
Размер B	510 мм
Размер b	383 мм

Технические характеристики

Плита настила	да
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	170 мм
Толщины стяжки мин. для крепления труб	115 мм
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба макс.	350 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала макс.	48 мм
Высота канала мин.	28 мм
Минимальная высота стяжки	115
Номинальный размер лючка	350 мм
Диапазон регулирования макс.	170 мм
Диапазон регулирования мин.	115 мм