


Технический паспорт

Монтажное основание UZD/UGD 250

Артикульный номер: 7410045

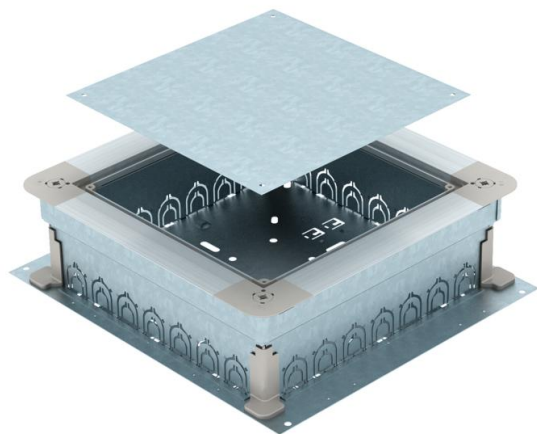

Монтажное основание для кабельных каналов скрытой установки в стяжке, с отверстиями для ввода труб M20 и M32. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнять на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410045
Тип	UZD 170 250-3 R
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	Для стяжки высотой 115-170 мм
Производитель	OBO
Размер	410x367x115
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	480 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажное основание UZD/UGD 250

Артикульный номер: 7410045



Размеры

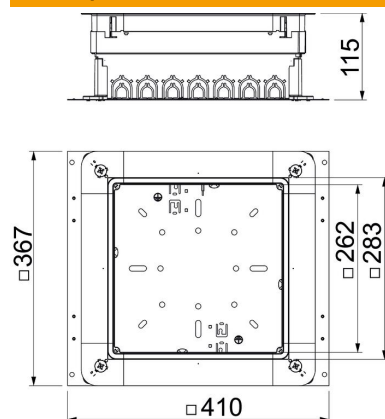

Размер a	262 мм
Размер A	367 мм
Размер B	410 мм
Размер b	283 мм

Технические характеристики

Плита настила	да
Утапливаемый вровень с полом	нет
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	170 мм
Толщины стяжки мин.	115 мм
для крепления труб	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Монтажное пространство макс.	16,16 дм³
Монтажное пространство мин.	10,62 дм³
Минимальная высота стяжки	115
Номинальный размер лючка	250 мм
Диапазон регулирования макс.	170 мм
Диапазон регулирования мин.	115 мм